

kyvný pohon DSRL-1 1/4"-180-P-FW

č. dílu: 33130

 

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

FESTO

Princip kyvného křídla, plynule nastavitelný úhel kyvu. Systém dorazů je od kyvného křídla oddělen, takže nárazy v koncových polohách zachycují dorazové kameny a tlumí pružné destičky z plastu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2021. Alternativní výrobek viz portál podpory.

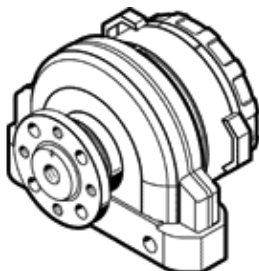

katalogový list

parametr	hodnota
úhel tlumení	1.2 deg
rozsah nastavení úhlu kyvu	0 ... 180 deg
úhel kyvu	0 ... 180 deg
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
provozní režim	dvojčinný
provozní tlak	1.5 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
okolní teplota	-10 ... 60 °C
teoretický krouticí moment při 6 barech	10 Nm
připojení pneumatiky	1/8 NPT