 



# kyvný pohon DRQD-20-180-YSRJ-A-AL-FW

č. dílu: 540458

FESTO

pro snímání poloh, s nastavitelnými tlumiči nárazu a mechanickým převodem s vymezením vůlí. Připojení stlačeného vzduchu zleva.

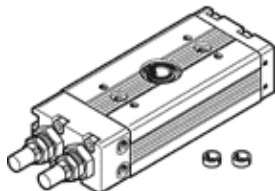

## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	20
rozsah nastavení úhlu kyvu	-20 ... 6 deg
úhel kyvu	0 ... 180 deg
tlumení	tlumič nárazu, tvrdá charakteristika, nastavitelný
montážní poloha	libovol.
konstrukce	ozubený hřeben/pastorek
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	2 ... 10 bar
max. frekvence kyvu při 6 barech	1,8 Hz
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-10 ... 60 °C
kroučící moment při 6 barech	3,1 Nm
typ upevnění	průchozí dírou vnitřním závitem dle volby:
připojení pneumatiky	M5
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu hnací hřídele	zušlechťená ocel
informace o materiálu víka	hliník
informace o materiálu těsnění	NBR TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	hliník