


jednotka pro pohon kulového kohoutu VZPR-BPD-22-R1R

č. dílu: 540530

FESTO

Skládá se z pneumatického kyvného pohonu DAPS, v kombinaci s kulovým kohoutem 2/2 VAPB z nerezového materiálu.

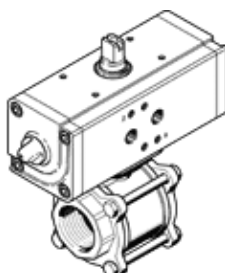

katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný kulový kohout kyvný pohon
typ ovládání	elektrický pneumatický
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	CNOMO vnitřním závitem
připojení armatury	Rp1
indikace polohy sepnutí	směr hlavice = směr průtoku
jmenovitá světlost DN	25
provozní tlak pro pohon kulového kohoutu	1 ... 8.4 bar
jmenovitý tlak pro armaturu	63
teplota média	-20 ... 150 °C
okolní teplota	-20 ... 80 °C
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
schváleno pro potravinářství	ne
hmotnost výrobku	3,100 g
třída odolnosti korozi KBK	3