


# plochý portál DHSF-DGE25ZR-DGE25ZR

č. dílu: 543019

FESTO

Skládá se z elektrických pohonů s ozubeným řemenem a vedením v kuličkách a z vodicí jednotky - pro přesné a dynamické polohování. Definovaná rozhraní pro sortiment chapadel a kyvných pohonů Festo. K objednání jako montážní sada nebo smontovaná hotová sestava.

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.

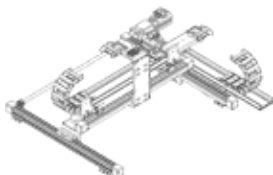

## katalogový list

parametr	hodnota
skupina	plochý portál 1.0-3.0
jmenovitá zátěž	0 ... 6 kg
pohon v ose Y	DGE-25-ZR-KF
druh pohonu v ose Y	elektrick. s ozubeným řemenem a vedením v kuličkách
mezipoloha v ose Y	libovol.
zdvih v ose Y	0 ... 1,300 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y	± 0,1 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Y	± 0,1 mm
pohon v ose X	DGE-25-ZR-KF
druh pohonu v ose X	elektrick. s ozubeným řemenem a vedením v kuličkách
mezipoloha v ose X	libovol.
zdvih v ose X	0 ... 2,000 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose X	± 0,1 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose X	± 0,1 mm