


# prostorový portál DHSR-DGE25ZR-2DGE25ZR-SLT20

č. dílu: 543033

FESTO

Skládá se z elektrických pohonů s ozubeným řemenem a vedením v kuličkách, svislých kompaktních saní mini - přesné a dynamické polohování. Definovaná rozhraní pro sortiment chapadel a kyvných pohonů Festo. K objednání jako montážní sada nebo smontovaná hotová sestava.

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.

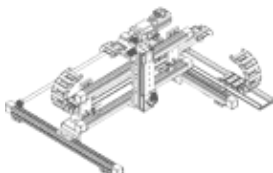

## katalogový list

parametr	hodnota
skupina	prostorový portál 2.0
jmenovitá zátěž	0 ... 4 kg
pohon v ose Z	SLT-20
druh pohonu v ose Z	pneumat.
zdvih v ose Z	0 ... 200 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z	± 0,02 mm
pohon v ose Y	2x DGE-25-ZR-KF
druh pohonu v ose Y	elektrick. s ozubeným řemenem a vedením v kuličkách 2x
mezipoloha v ose Y	libovol.
zdvih v ose Y	0 ... 1,000 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y	± 0,1 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Y	± 0,1 mm
pohon v ose X	DGE-25-ZR-KF
druh pohonu v ose X	elektrick. s ozubeným řemenem a vedením v kuličkách
mezipoloha v ose X	libovol.
zdvih v ose X	0 ... 3,000 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose X	± 0,1 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose X	± 0,1 mm