


paralelní konstrukční sada EAMM-U-D60-52B

č. dílu: 543167

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony

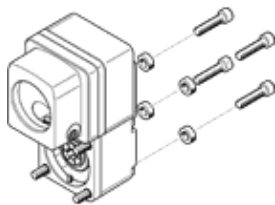

katalogový list

parametr	hodnota
velikost	63
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	4,000 1/min
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 50 °C
moment setrvačnosti	70.5 kgmm ²
moment pohonu naprázdno	0.3 Nm
přenositelný krouticí moment	5.5 Nm
hmotnost výrobku	1,530 g
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS