


napájecí zdroj SVG-1/230VAC-24VDC-10A

č. dílu: 547868
výběhový výrobek

FESTO

s jmenovitým napájecím napětím 24 V DC a jmenovitým výstupním proudem 10 A.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2014. Alternativní výrobek viz portál podpory.

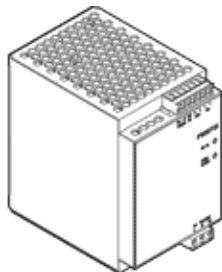

katalogový list

parametr	hodnota
šířka	85 mm
výška	130 mm
délka	125 mm
montážní poloha	volné proudění
primární napájení	jednofáz.
vstupní proud	2,8 - 1,2 A
jmenovité výstupní napětí DC	24 V
jmenovitý výstupní proud	10 A
rozsah vstupního napětí AC	100 ... 240 V
přemostění výpadku sítě	50 ms
frekvence sítě	45 ... 65 Hz
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí
skladovací teplota	-40 ... 85 °C
relativní vlhkost vzduchu	95%
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	-25 ... 70 °C
povolení	C-Tick c UL us - Listed (OL)
hmotnost výrobku	1,300 g
typ upevnění	s DIN lištou
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS