


# axiální konstrukční sada EAMM-A-E48-87A

č. dílu: 550972

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony

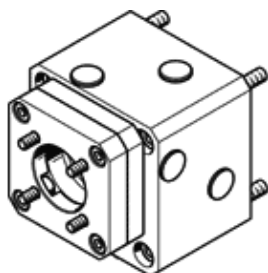

## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	21 Nm
hmotnost výrobku	1,500 g
kód rozhraní pohonu	E48A E48B
kód rozhraní pro vstup motoru	87A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS