


# příruba pro motor EAMF-A-64A-140A

č. dílu: 550988

FESTO

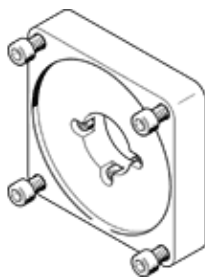

## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
kód rozhraní pro vstup motoru	140A
kód rozhraní spojkové skříňě	64A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS