


# paralelní konstrukční sada EAMM-U-A22-55A

č. dílu: 559786

FESTO

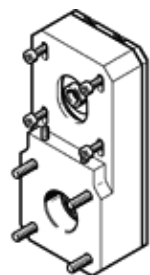

## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	22
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	4,000 1/min
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 50 °C
moment setrvačnosti	9.63 kgmm <sup>2</sup>
moment pohonu naprázdno	0.1 Nm
přenositelný krouticí moment	3 Nm
hmotnost výrobku	410 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS