


příruba pro motor EAMF-A-38A-40S/40T

č. dílu: 562669

FESTO

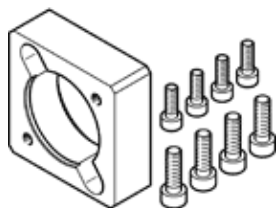

katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	80 g
kód rozhraní pro vstup motoru	40S 40T
kód rozhraní spojkové skříně	38A.2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS