


axiální konstrukční sada EAMM-A-D19-40R

č. dílu: 8105867

FESTO

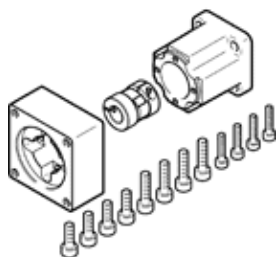

katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný kroučicí moment	1.1 Nm
hmotnost výrobku	133 g
kód rozhraní pohonu	D19
kód rozhraní pro vstup motoru	40R
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS