


# kruhový válec DGS-20-300-PPV

č. dílu: 8832  
výběhový výrobek

FESTO

s oboustranným, nastavitelným tlumením v konc. polohách  
Výběhový typ. Dodáván do r. 2016. Alternativní výrobek viz portál podpory.

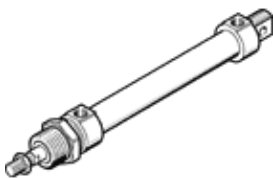

## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	300 mm
průměr pístu	20 mm
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
snímání polohy	bez
varianty	jednostranná pístnice
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)