


Digital-Ein-/Ausgang SPC200-DIO

Teilenummer: 170179

FESTO

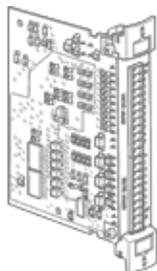

Datenblatt

Merkmal	Wert
Absicherung Ausgänge	elektronisch max. Auslösestrom 2 A über Summe aller Ausgänge
Absicherung Sensorversorgung	elektronisch
Ansprechzeit Ausgang	1,5 ms
Anzahl digitale Ausgänge	8
Anzahl digitale Eingänge	10
Ausführung Ausgänge	nach IEC 61131-2 positive Logik (PNP) galvanische Trennung
Ausführung Eingänge	nach IEC 61131-2 positive Logik (PNP) keine galvanische Trennung
Entprellzeit Eingänge	5 ms
Nennbetriebsspannung DC Ausgänge	24 V
Sensorversorgung	0,5 A aus interner Versorgung
Stromaufnahme Eingang	8 mA
Strombelastbarkeit pro Ausgang	250 mA
Typische Stromaufnahme Einschub	50 mA
Zulässige Spannungsschwankungen Ausgänge	+/- 25 %
Produktgewicht	62 g
Elektrischer Anschluss Ausgänge	Klemmleiste 10-polig
Elektrischer Anschluss Eingänge	Klemmleiste 12-polig
Einbauplatz	ab 3 aufwärts