


# Steckverschraubung QS-F-G3/8-12

Teilenummer: 197487

FESTO

Außengewinde mit Außensechskant.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2013.

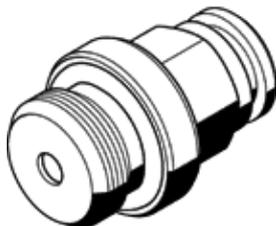

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	10,3 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3
Lebensmittel-Zulassung	FDA
Umgebungstemperatur	0 ... 150 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Max. Anziehdrehmoment	25 Nm
Produktgewicht	38,1 g
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 12 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing verchromt und vernickelt
Werkstoffinformation Gewindedichtung	FPM
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	FPM