


# T-Steckverbindung

## QST-F-12-10

Teilenummer: 533873

FESTO

reduzierend.

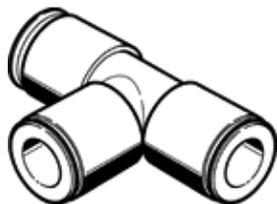

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	10 mm
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3
Lebensmittelunbedenklichkeit	gemäß Herstellererklärung
Umgebungstemperatur	0 ... 150 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Produktgewicht	64,3 g
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 12 mm
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 10 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing verchromt und vernickelt
Werkstoffinformation Gewindedichtung	FPM
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	FPM