


racor en T con boquilla

TCN-1/4-PK-4

Número de artículo: 11964

FESTO

para tubo flexible PAN, PUN, PP, PU, PR, con junta, orientable

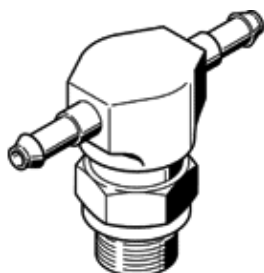

Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Diámetro nominal | 2,9 mm |
| Tipo de junta del eje atornillable | Junta anular |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Conexión neumática 1 | Rosca exterior G1/4 |
| Conexión neumática 2 | Para diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la carcasa | Aluminio Fundición inyectada de cinc |