


# conjunto de sujeción axial EAMM-A-P4-28B-28A

Número de artículo: 1731466

FESTO

Para actuadores eléctricos.

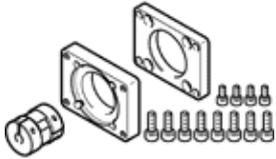

## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro transferible	0,7 Nm
Peso del producto	40 g
Código de conexión, actuador	P4-28B
Código de conexión, entrada motor	28A
Código de conexión, caja de acoplamiento	28B
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS