 



Válvula de estrangulación y antirretorno GRLA-10-32-UNF-QS-1/4-U

Número pieza: 192753

FESTO

para estrangulación del aire de escape, con conexión giratoria.
Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.
Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.

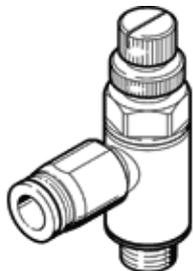

Hoja de datos

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	Función de estrangulación y antirretorno
Conexión neumática 1	QS-1/4
Conexión neumática 2	UNF10-32
Elemento de ajuste	Tornillo moleteado
Caudal nominal normal en el sentido de la estrangulación	53 l/min
Caudal nominal normal en el sentido del antirretorno	36 l/min
Presión de funcionamiento	1 ... 9 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Información sobre el material del cuerpo	PBT reforzado
Fluido	Aire comprimido filtrado, sin lubricar Aire filtrado y lubricado
Posición de montaje	indistinto
Temperatura del medio	0 ... 60 °C
Peso del producto	9,5 g
Información sobre el material de la chaveta atornillable	latón
Datos sobre el material del anillo de liberación	POM