


# Unidad de guía FEN-40- -KF

Número pieza: 33485

FESTO

Tipo armonizado: suministrable hasta 2008

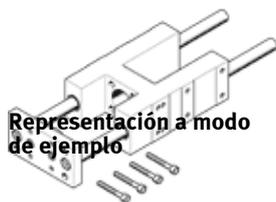

## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	40
Carrera	10 ... 500 mm
Posición de montaje	indistinto
Guía	guía con rodamiento de bolas
Construcción	Guía
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza de desplazamiento	15 N
Peso adicional por 10 mm de carrera	32 g
Peso básico con carrera de 0 mm	2.370 g
Tipo de fijación	con rosca interior
Información sobre el material del elemento de guía	acero templado
Información sobre el material del cuerpo	Aleación forjable de aluminio anodizado