


bloque para montaje en batería MHA2-PR4-5-M5

Número de artículo: 525128

FESTO

Para válvulas para placa base MHA2-...-HC/TC

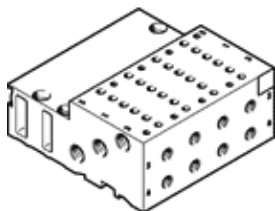

Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	4
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	340 g
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante con perfil DIN
Tipo de fijación de la válvula	con rosca interior
Conexión neumática 1	M7
Conexión neumática 2	M5
Conexión neumática 3	M7
Conexión neumática 4	M5
Conexión neumática 5	M7
Material de la placa base	Aleación forjable de aluminio