


## Tubo de material sintético PUN-E-8x1-BL-400

Número pieza: 534175

FESTO

apropiado para racores, muy flexible, resistente a hidrólisis y microbios,  
homologado para la producción de alimentos.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2012.

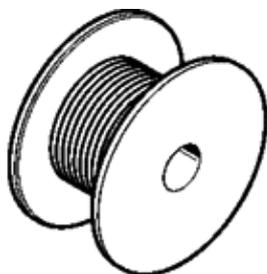

### Hoja de datos

| Caracter.  | Valor                                       |
|--|---|
| Diámetro exterior                                      | 8 mm  |
| Radio de flexión relevante para el caudal              | 50 mm                                       |
| Diámetro interior                                      | 6 mm  |
| Radio máximo de curvatura                              | 23 mm                                       |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0,95 ... 8 bar                             |
| Fluido   | Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Homologado para la industria alimentaria               | FDA<br>2002/72/EG                           |
| Temperatura ambiente                                   | -35 ... 50 °C                               |
| Peso del producto según la longitud                    | 0,026 kg/m                                  |
| Color  | azul  |
| Dureza Shore   | D 52 +/-3                                   |
| Indicación sobre el material                           | Exento de cobre y PTFE<br>Conforme con RoHS |
| Información sobre el material del tubo flexible        | TPE-U(PU)                                   |