


placa VMPAF-AP-1

Número de artículo: 544411

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2019. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)

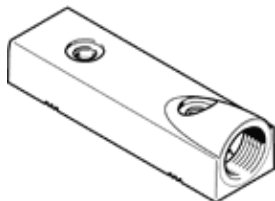

Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de regulación de la presión	0,5 ... 5 bar
Presión inicial 1	0,5 ... 10 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Conexión neumática 3/5 compartida	G1/2
Material exhaust plate	Fundición inyectada de aluminio
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS