


**conector**  
**NECC-L1G4-C1**  
Número de artículo: 553858

FESTO

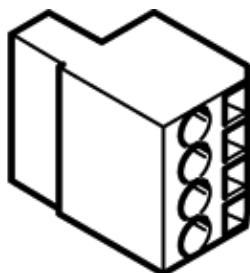

## Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de tensión de funcionamiento AC	300 V
Resistencia a la corriente	10 A
Sección de la conexión	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura ambiente	-25 ... 100 °C
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Material de la carcasa	PBT