


Conjunto paralelo EAMM-U-A19-40A

Número pieza: 559785

FESTO

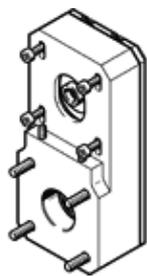

Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	19
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	6.000 1/min
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
momento de inercia de la masa	2,868 kgmm ²
Par motor sin carga	0,05 Nm
momento de giro transferible	1 Nm
Peso del producto	270 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS