


# Pórtico con tres ejes de movimiento

## DHSR-15-EGC120TB-EGC120TB-DNCE40

Número pieza: 574554

FESTO

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.

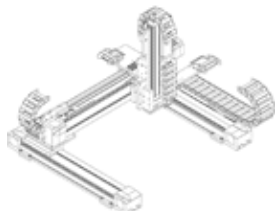

## Hoja de datos

Característica	Valor
Grupo	Pórtico en tres dimensiones 15
Carga útil	0 ... 15 kg
Accionamiento eje Z	DNCE-40
Tipo de accionamiento eje Z	eléctrico correa dentada
Posición intermedia, eje Z	indistinto
Carrera eje Z	0 ... 200 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Z	± 0,02 mm
Accionamiento eje Y	EGC-120-TB
Tipo de accionamiento eje Y	eléctrico Correa dentada con guía de rodamiento de bolas
Posición intermedia, eje Y	indistinto
Carrera eje Y	0 ... 2.000 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Y	± 0,08 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y	± 0,08 mm
Accionamiento eje X	EGC-120-TB
Tipo de accionamiento eje X	eléctrico Correa dentada con guía de rodamiento de bolas
Posición intermedia, eje X	indistinto
Carrera eje X	0 ... 8.500 mm
Precisión de repetición en posición final, eje X	± 0,08 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje X	± 0,08 mm