

cable de conexión


NEBC-D12G4-KS-10-R3G4

Número de artículo: 8031122

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2019. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)

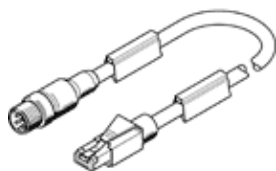

Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	455 g
Conexión eléctrica 1	Conector recto tipo clavija, M12x1, 4 contactos, codificación D, apantallable
Conexión eléctrica 2	Conector recto tipo clavija, RJ45, 4 contactos
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 50 V
Carga admisible de corriente a 40°C	1 A
Resistencia a la tensión de choque	0,8 kV
Especificación cable Ethernet	tipo: CAT.5
Longitud del cable	10 m
Característica de la línea	Basic
Condiciones de control línea	Resistencia a la flexión alternante según la norma Festo
Radio mínimo de curvatura del cable	52 mm
Diámetro del cable	6,4 mm
Tolerancia del diámetro de cable	± 0,2 mm
Estructura del cable	2x(2x0,14)
Diámetro nominal del conducto	0,14 mm ²
Sección de la conexión	0,14 mm ²
Tipo de protección	IP20 IP67
Temperatura ambiente con cableado móvil	-20 ... 80 °C
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Información sobre el material de la cubierta del cable	TPE-U(PUR)
Color de la cubierta del cable	azul
Información sobre el material del contacto crimp	latón Niquelado y dorado