


# conjunto de sujeción axial EAMM-A-T46-85AA

Número de artículo: 8096186

FESTO

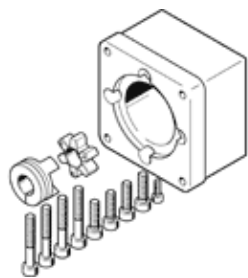

## Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	55 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	8.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	3,2 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transferible	10 Nm
Peso del producto	817 g
Código de conexión, actuador	T46
Código de conexión, entrada motor	85AA
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS