


acoplamiento EAMD-67-60-40-32X32-U

Número de artículo: 8164978

FESTO

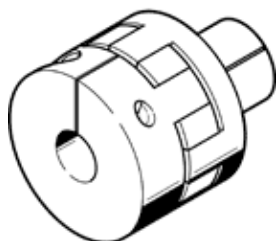

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	40 mm
Diámetro de acogida 2	32 mm
Tamaño	67
Longitud nominal	60 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	4.500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	402 kgmm ²
Momento de giro transferible	200 Nm
Peso del producto	733 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS