

plaque d'extrémité CPE14-PRS-EP

N° de pièce: 164969


Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

pour distributeurs de la série Compact Performance.

N'utiliser sur cette embase que des raccords vissés à pas G.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO

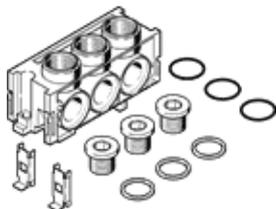

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	80 g
Mode de fixation embase	à trou débouchant à rail symétrique
Raccord pneumatique 1	G3/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	renforcé PA