


bloc de raccordement MHP1-PR10-3-PI-D25

N° de pièce: 197236

FESTO

avec socles enfichables et multipôle électrique, pour distributeurs avec raccord intégré MHP1-...-PI

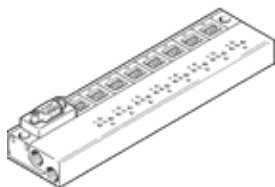

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	10
Pression de service	0 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation embase	à trou débouchant
Mode de fixation distributeur	tarudé
Raccord pneumatique 1	M7
Raccord pneumatique 3	M7
Matériau embase	Alliage d'aluminium