

vanne papillon

VZFB-SZ-11/2"-TT-V2V2V


N° de pièce: 2472669

Produit de fin de série

FESTO

Diamètre nominal 1 1/2", avec filetage, SMS 1145, FPM, matériau 1.4301.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2022. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

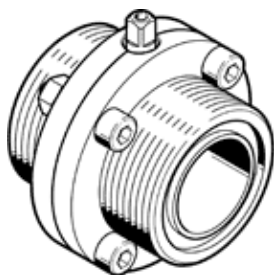

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conception	Distributeur à disque 2/2
Mode d'actionnement	manuel
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Mode de fixation	Pose de conduites
Raccordement vanne	Filetage extérieur/filetage extérieur
Largeur nominale DN	1 1/2"
Sens d'écoulement	réversible
Pression nominale des distributeurs de process	10
Couple	10 Nm
Selon la norme	SMS 1145
Moyen	Eau Fluides neutres
Température du fluide	-15 ... 140 °C
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Matériau corps	Acier fortement allié inoxydable
Référence matériau : boîtier	1.4301
Matériau disque	Acier fortement allié inoxydable
Référence matériau : disque	1.4301
Matériau arbre	Acier fortement allié inoxydable
Référence matériau : arbre	1.4301
Poids du produit	1.500 g
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts