


# Portique tridimensionnel DHSR-DGE25RF-2DGE25RF-SLT20

N° de pièce: 543034

FESTO

Composé d'axes à courroie crantée électriques avec glissière, mini-chariot compact vertical, positionnement exact et hautement dynamique. Interfaces définies pour la gamme Festo d'actionneurs rotatifs et pinces. A commander en kit ou complètement monté et installé.

Vous recevrez une offre sans engagement pour votre projet. Veuillez cliquer en haut sur le symbole Demande par FAX.

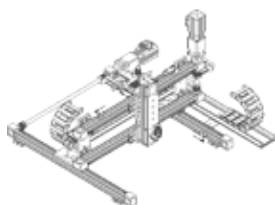

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Groupe	Portique tridimensionnel 2.0
Charge utile	0 ... 4 kg
Entraînement axe Z	SLT-20
Mode d'entraînement axe Z	pneumatique
Course axe Z	0 ... 200 mm
Reproductibilité en fin de course axe Z	± 0,02 mm
Entraînement axe Y	2x DGE-25-ZR-RF
Mode d'entraînement axe Y	électrique Courroie crantée avec guidage à rouleaux 2x
Position intermédiaire axe Y	indifférente
Course axe Y	0 ... 1.000 mm
Reproductibilité en fin de course axe Y	± 0,1 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Y	± 0,1 mm
Entraînement axe X	DGE-25-ZR-RF
Mode d'entraînement axe X	électrique Courroie crantée avec guidage à rouleaux
Position intermédiaire axe X	indifférente
Course axe X	0 ... 3.000 mm
Reproductibilité en fin de course axe X	± 0,1 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe X	± 0,1 mm