


Kit parallèle EAMM-U-A22-55A

N° de pièce: 559786

FESTO

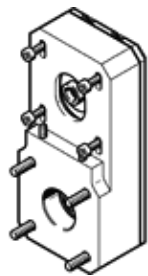

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	22
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	4.000 1/min
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 ... 50 °C
Moment d'inertie	9,63 kgmm ²
Couple d'entraînement à vide	0,1 Nm
Couple transmissible	3 Nm
Poids du produit	410 g
Note sur la matière	Conforme RoHS