


raccord coudé QSL-G1/4-8-C25

N° de pièce: 8005391

FESTO

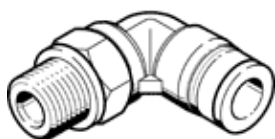

Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Taille | Standard |
| Diamètre nominal | 2,5 mm |
| Type de joint au niveau de l'embout fileté | Bague d'étanchéité |
| Position de montage | indifférent |
| Taille du bidon | 10 |
| Conception | Principe push-pull |
| Pression de service plage de température complète | -0,95 ... 16 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 |
| Température ambiante | -20 ... 80 °C |
| Couple de serrage max. | 15 Nm |
| Poids du produit | 275 g |
| Raccord pneumatique | Filetage G1/4 Pour diamètre extérieur de tuyau 8 mm |
| Couleur de la bague de déverrouillage | noir |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Information matière corps | Laiton nickelé |
| Information matière joint de filet | NBR |
| Information matière joint de tuyau | NBR |
| Information matériau segment de fixation de tuyau | Acier fortement allié inoxydable |