 



# Podesivi prigušivač zvuka VFFK-C-K-M5-P

Broj artikla: 133140

FESTO

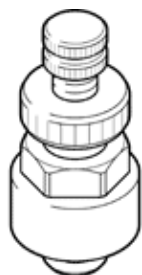

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušna funkcija prigušivača zvuka
Pneumatski priključak 1	M5
Element namještanja	Narovašeni vijak
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 80 l/min
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	1,4 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	4,3 g
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	Mjed poniklana
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Mjed poniklana