


Aksijalni komplet EAMM-A-P5-28B-28A

Broj artikla: 1731474

FESTO

Prikladno za električne pogone

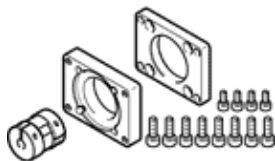

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	1,1 Nm
Težina proizvoda	40 g
Kod sučelja, pogon	P5-28B
Cod sučelja, Motor in	28A
Kod sučelja, kućište spojke	28B
Materijal - napomena	RoHS sukladno