


Blok podnožja MHP1-PR4-3

Broj artikla: 197192

FESTO

za poluspoiničke ventile MHP1-...-HC/TC

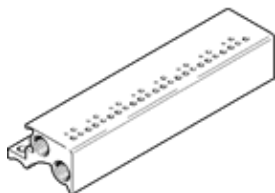

Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Maks. broj ventilskih mjesta | 4 |
| Pogonski tlak | 0 ... 8 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Vrsta pričvršćenja priključne ploče | s prolaznim provrtom |
| Vrsta pričvršćenja ventila | s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak 1 | M7 |
| Pneumatski priključak 3 | M7 |
| Material of connecting plate | Aluminijska legura za gnječenje |