


Leptirasti zatvarač VZFB-SZ-11/2"-TT-V2V2E

Broj artikla: 2471203
Proizvod u napuštanju

FESTO

Nominal width 1 1/2", with thread, SMS 1145, EPDM, material 1.4301.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.

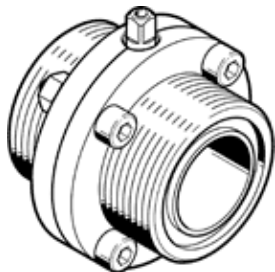

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerni pločasti razvodnik
Način aktiviranja	ručno
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Vanjski navoj/vanjski navoj
Nazivni promjer DN	1 1/2"
Smjer strujanja	reverzibilno
Nazivni tlak armature	10
Moment aktiviranja	10 Nm
Zasnovano na normi	SMS 1145
Medij	Voda neutralne tekućine
Temperatura medija	-10 ... 120 °C
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala kućišta	1.4301
Material disc	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala ploče	1.4301
Material shaft	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala vratila	1.4301
Težina proizvoda	1.500 g
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju