 



Jedinka za učvršćivanje KEC-25-S

Broj artikla: 538244

FESTO

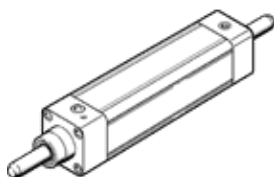

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta stezanja sa smjerom djelovanja	obostrano Stezanje oprugom, otpuštanje komprimiranim zrakom
Sigurnosna funkcija	Stopping a linear movement
Razina izvedbe (PL)	Kat. 1, PLc
Pogonski tlak	3,8 ... 8 bar
Maksimalno dopušteni ispitni tlak	10 bar
Min. tlak oslobađanja	3,8 bar
okrugli materijal za upinjanje	25 mm
Dozvola	IFA
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-strojevi-smjernica
Mjesto izdavanja certifikata	IFA 0404021
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Statička sila držanja	8.000 N
Težina proizvoda	15.600 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem s priborom
Otpuštanje priključka, stezna jedinica	G3/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	visokolegirani čelik
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Material clamp jaws	Alatni čelik
Material piston	Aluminijska legura za gnječenje