


Jedinka pogona kuglaste slavine VZPR-BPDH-22-R34R

Broj artikla: 540875

FESTO

sastavljeno od pneumatskog zakretnog pogona DAPS, kombinirano s
2/2-smjernim kuglastom slavinom VAPB u izvedbi od nehrđajućeg čelika.

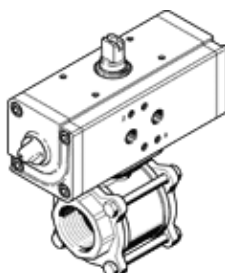

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerna kuglasta slavina Zakretni pogon
Način aktiviranja	električno pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	CNOMO s unutarnjim navojem
Priključak procesnog ventila	Rp3/4
Indikacija sklopnog položaja	Smjer gumba = smjer protoka
Nazivni promjer DN	20
Pogonski tlak, pogon kuglaste slavine	1 ... 8,4 bar
Nazivni tlak armature	63
Temperatura medija	-20 ... 150 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom
Dopuštenje za prehrambene artikle	ne
Težina proizvoda	2.700 g
Klasa korozione otpornosti KBK	3