


# Linijski portal DHSL-2DGE40RF-DGEA25

Broj artikla: 543018

FESTO

sastavljen od električne osi zupčastog remena s valjkastom vodilicom vodećom osovinom i električnom osi prečke, visoko dinamičko pozicioniranje. Definirana sučelja prema Festo programu okretanja i prihvatnica. Naručiti kao montažni ugradbeni sklop ili kompletno montirano i instalirano.

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).

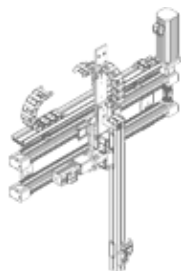

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Linijski portal 4.0
Korisni teret	0 ... 10 kg
Pogon Z-os	DGEA-25
Vrsta pogona Z-os	električno Zupčasti remen DGEA
Međupozicija Z-os	proizvoljno
Hod Z-os	0 ... 600 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,05 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Z-os	± 0,05 mm
Pogon Y-os	2x DGE-40-ZR-RF
Vrsta pogona Y-os	električno Zupčasti remen s valjkastim vodenjem
Međupozicija Y-os	proizvoljno
Hod Y-os	0 ... 2.000 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,1 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 0,1 mm