


# Mrežni dio SVG-1/230VAC-24VDC-10A

Broj artikla: 547868  
Proizvod u napuštanju

FESTO

s nazivnim izlaznim naponom 24 V DC i nazivnom izlaznom strujom 10 A.  
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2014. Alternativni proizvod vidi  
Support Portal.

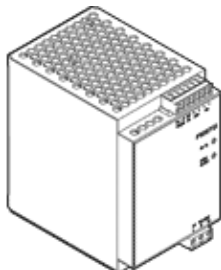

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	85 mm
Visina	130 mm
Duljina	125 mm
Položaj ugradnje	slobodna konvekcija
Primarna opskrba	1-fazno
Ulazna struja	2,8 - 1,2 A
Nazivni izlazni napon DC	24 V
Nazivna izlazna struja	10 A
Područje ulaznog napona AC	100 ... 240 V
Premošćenje ispada mreže	50 ms
Mrežna frekvencija	45 ... 65 Hz
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
Temperatura ležaja	-40 ... 85 °C
Relativna vlažnost zraka	95%
Mehanička zaštita	IP20
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Dozvola	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Težina proizvoda	1.300 g
Vrsta pričvršćenja	sa H - profilom
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom