


# Aksijalni komplet EAMM-A-E32-40A

Broj artikla: 550964

FESTO

Prikladno za električne pogone

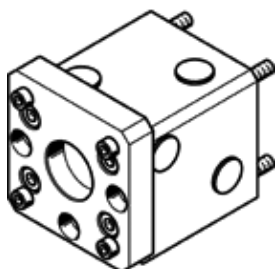

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	7,5 Nm
Težina proizvoda	250 g
Kod sučelja, pogon	E32
Cod sučelja, Motor in	40A
Materijal - napomena	RoHS sukladno