


Priključni vod NEBV-S1W44-K-10-N-LE39

Broj artikla: 565288

FESTO

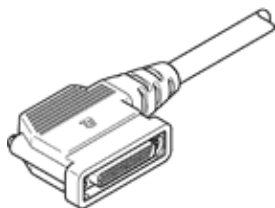

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Svojstvo vodiča	Za statičke namjene
Područje pogonskog napona DC	≤ 24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	0,86 A
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 80 °C
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Težina proizvoda	1.530 g
Električni priključak	44-polno Utičnica Sub-D
Struktura kabla	40 x 0,14 mm ²
Promjer kabla	8,9 mm
Duljina kabla	10 m
Vrsta pričvršćenja	4-40UNC
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	TPE
Informacija o materijalu, plašt kabla	PVC
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bronca pozlaćeno