


# Prostorni portal DHSR-0.5-EGC70TB-EGC50TB-DGSL8

Broj artikla: 574542

FESTO

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).

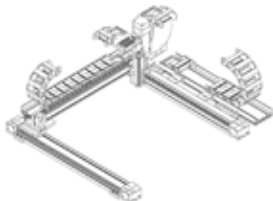

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Prostorni portal 0,5
Korisni teret	0 ... 0,5 kg
Pogon Z-os	DGSL-8
Vrsta pogona Z-os	pneumatski
Hod Z-os	0 ... 80 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,01 mm
Pogon Y-os	EGC-50-TB
Vrsta pogona Y-os	električno Zupčasti remen s kugličnim vođenjem
Međupozicija Y-os	proizvoljno
Hod Y-os	0 ... 1.000 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,08 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 0,08 mm
Pogon X-os	EGC-70-TB
Vrsta pogona X-os	električno Zupčasti remen s kugličnim vođenjem
Međupozicija X-os	proizvoljno
Hod X-os	0 ... 5.000 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju X-os	± 0,08 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji X-os	± 0,08 mm