


# Blok podnožja VABM-B10-20EEE-G38-2-P3

Broj artikla: 576490

FESTO

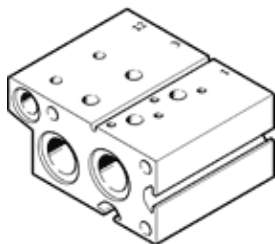

## Tehnički podaci

| Svojstvo                        | Vrijednost                         |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Mjera rastera                   | 22 mm                              |
| Položaj ugradnje                | proizvoljno                        |
| Maks. broj ventilskih mjesta    | 2                                  |
| Klasa korozione otpornosti KBK  | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity                 | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Težina proizvoda                | 324 g                              |
| Vrsta pričvršćenja              | s prolaznim provrtom               |
| Priključak, upravljački zrak 12 | G1/8                               |
| Pneumatski priključak 1         | G3/8                               |
| Pneumatski priključak 3         | G3/8                               |
| Materijal - napomena            | RoHS sukladno                      |
| Material manifold               | Aluminijska legura za gnječenje    |