


# Priključna letva VABM-P7-18MB-G18-M5-4

Broj artikla: 8076387

FESTO

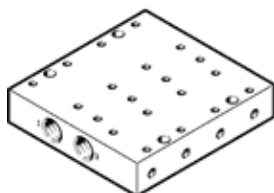

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	18 mm
Konstruktivna struktura	Connection direction underneath
Maks. broj ventilskih mjesta	4
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,6 Nm
Težina proizvoda	180 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje