


# Aksijalni komplet EAMM-A-D32-58AA

Broj artikla: 8105884

FESTO

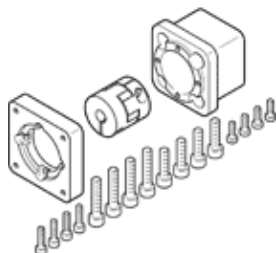

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	6,5 Nm
Težina proizvoda	329 g
Kod sučelja, pogon	D32
Cod sučelja, Motor in	58AA
Materijal - napomena	RoHS sukladno