


axiális készlet EAMM-A-S38-40G-G2

Cikkszám: 1456647

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.

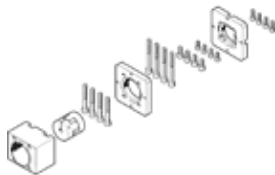

Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	6.5 Nm
Gyártmány súlya	410 g
Csatlakozófelület, szabályozó	S38
Interfészkód, motor In	40G
Anyag megjegyzés	RoHS konform